 



# RoHS Compliant



备注: UNC 4-40# 十字型螺丝  
需随箱另附。

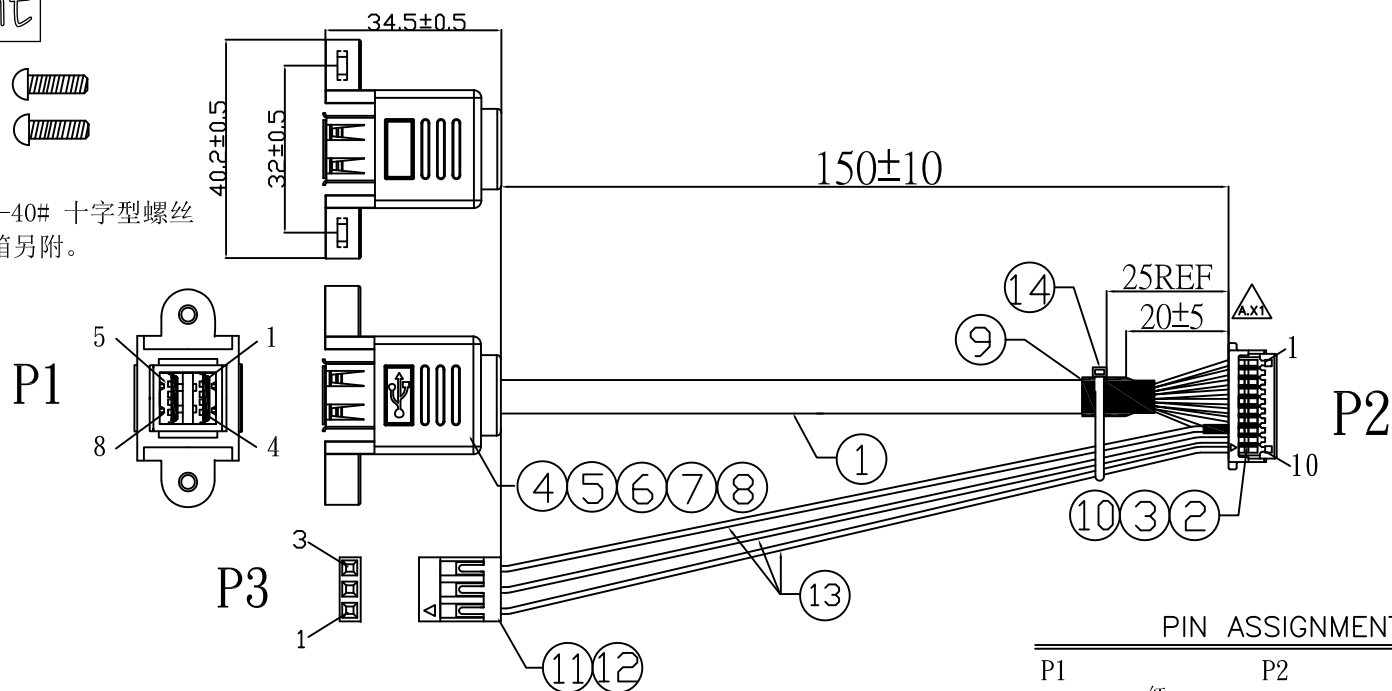

### PIN ASSIGNMENT

| P1 |   | P2 |       | P3 |
|----|---|----|-------|----|
| 1  | 红 | 1  |       |    |
| 2  | 白 | 2  |       |    |
| 3  | 绿 | 3  |       |    |
| 4  | 黑 | 4  |       |    |
| 5  | 棕 | 5  |       |    |
| 6  | 黄 | 6  |       |    |
| 7  | 蓝 | 7  |       |    |
| 8  | 橙 | 8  | 28#黑色 | 3  |
|    |   | 9  | 28#红色 | 2  |
|    |   | 10 | 28#白色 | 1  |

|      |                                                                                                                                    |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14   | 尼龍速線帶：透明 W2.0*L80MM(RoHS)                                                                                                          | 1PCS  |
| 13   | UL1571 28AWG TS OD:0.90mm PVC RED/BLACK/WHITE L=160MM(RoHS)                                                                        | 各1PCS |
| 12   | TER:杜邦2.54 磷銅鍍金G/F端子 or 同級品                                                                                                        | 3PCS  |
| 11   | HSG: 杜邦2.54 1*3P BLACK(RoHS) or 同級品                                                                                                | 1PCS  |
| 10   | 黑色熱縮套管 $\phi 1.0*0.12*15\text{mm}$                                                                                                 | 1PCS  |
| 9    | 黑色熱縮套管 OD5.0*20                                                                                                                    | 1PCS  |
| 8    | 4-40#螺母 快削鐵，鍍鎳                                                                                                                     | 2PCS  |
| 7    | 4-40#螺絲 快削鐵，鍍鎳,H4.75*2.0                                                                                                           | 2PCS  |
| 6    | PVC 35P 貝桔色膠料                                                                                                                      | 8g    |
| 5    | PE內模料                                                                                                                              | 5g    |
| 4    | USB2.0雙層A/F，鐵殼鍍鎳，端子鍍金G/F 焊線成型式,黑色膠芯                                                                                                | 1PCS  |
| 3    | TER: JST PH1.0 磷銅鍍錫端子  or 同級品                   | 10PCS |
| 2    | HSG: JST PH1.0 1*10P PBT 白色  or 同級品             | 1PCS  |
| 1    | UL 2725 28AWG 7/0.127TS*0.85HDPE*2P+28AWG 7/0.127TS*0.85PVC*4C+AL+7/0.127TS+64/0.1TC +PVC貝桔色外被 $\phi 5.0\pm 0.15\text{MM}$ L=175mm | 1PCS  |
| ITEM | Description                                                                                                                        | Q'ty  |

|       |                     |            |
|-------|---------------------|------------|
| 客戶工程師 | Ryan                |            |
| 版次    | 變更內容                | 變更日期       |
| A     | 新發行                 | 2015/12/16 |
| B     | 修改P2端為1.0mm Housing | 2015/12/23 |
| C     | 修改P2 PIN位順序         | 2015/12/25 |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| TITLE: | USB CABLE 150mm |
|--------|-----------------|

|      |                      |
|------|----------------------|
| P/N: | OPT-UP-CABLE-USB-002 |
|------|----------------------|

CUS. P/N:

|        |                |                   |                  |
|--------|----------------|-------------------|------------------|
| REV: C | DWG BY: Silvia | CHECKED BY: Chino | DATE: 2015/12/25 |
|--------|----------------|-------------------|------------------|

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

AAEON:

[OPT-UP-CABLE-USB-002](#)