
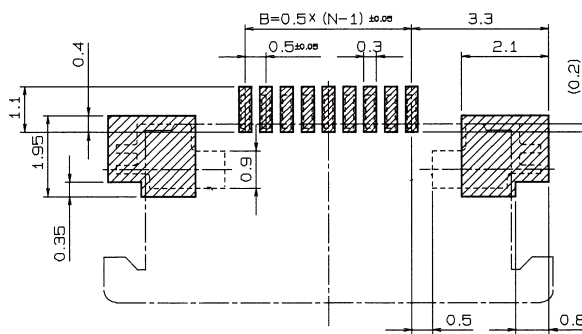
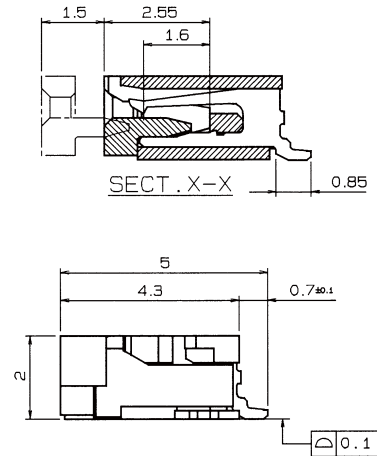


0.5mm Pitch

SERIES

6212/6262

0.5mmピッチ RA SMT 上接点 スライドロック
0.5mmPitch RA SMT Top contact Slide lock

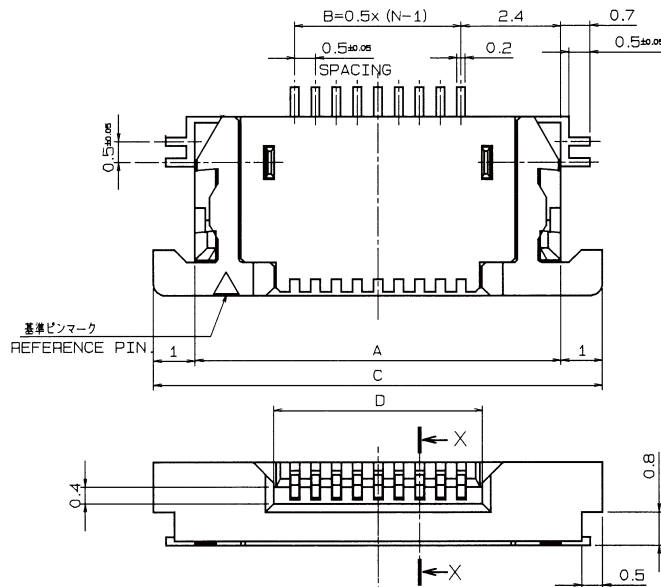

推奨基板取付寸法 (コネクタ搭載側)
MOUNTING LAYOUT (CONN. MOUNTING SIDE)

	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
B	0.5±0.03	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
W	0.5±0.07	0.5±0.07	0.5±0.07	0.5±0.07
WD	0.35±0.03	0.35±0.05	0.3±0.02	0.3±0.05

適用FPC, FFC寸法
APPLICABLE FPC, FFC

増強板
SUPPORTING TAPE

4

3MIN

2-R0.3 (FPC ONLY)

M B M

W=P×(N+1)

極数 NO. OF POS	A	B	C	D
5	6.8	2.0	8.8	3.1
6	7.3	2.5	9.3	3.6
7	7.8	3.0	9.8	4.1
8	8.3	3.5	10.3	4.6
9	8.8	4.0	10.8	5.1
10	9.3	4.5	11.3	5.6
11	9.8	5.0	11.8	6.1
12	10.3	5.5	12.3	6.6
13	10.8	6.0	12.8	7.1
14	11.3	6.5	13.3	7.6
15	11.8	7.0	13.8	8.1
16	12.3	7.5	14.3	8.6
17	12.8	8.0	14.8	9.1
18	13.3	8.5	15.3	9.6
19	13.8	9.0	15.8	10.1
20	14.3	9.5	16.3	10.6
21	14.8	10.0	16.8	11.1
22	15.3	10.5	17.3	11.6
23	15.8	11.0	17.8	12.1
24	16.3	11.5	18.3	12.6
25	16.8	12.0	18.8	13.1
26	17.3	12.5	19.3	13.6
27	17.8	13.0	19.8	14.1
28	18.3	13.5	20.3	14.6
29	18.8	14.0	20.8	15.1
30	19.3	14.5	21.3	15.6
32	20.3	15.5	22.3	16.6
33	19.8	16.0	22.8	17.1
34	21.3	16.5	23.3	17.6
35	21.8	17.0	23.8	18.1
36	22.3	17.5	24.3	18.6
38	23.3	18.5	25.3	19.6
40	24.3	19.5	26.3	20.6

注文コード ORDERING CODE
08 6212 0XX 340 800A+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product
スズ銅めっき Sn-Cu Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

注文コード ORDERING CODE
08 6262 0XX 340 846+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product
金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。
Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.


0.5mm Pitch

SERIES

6212/6262

エンボス梱包品

Tape and Reel Package

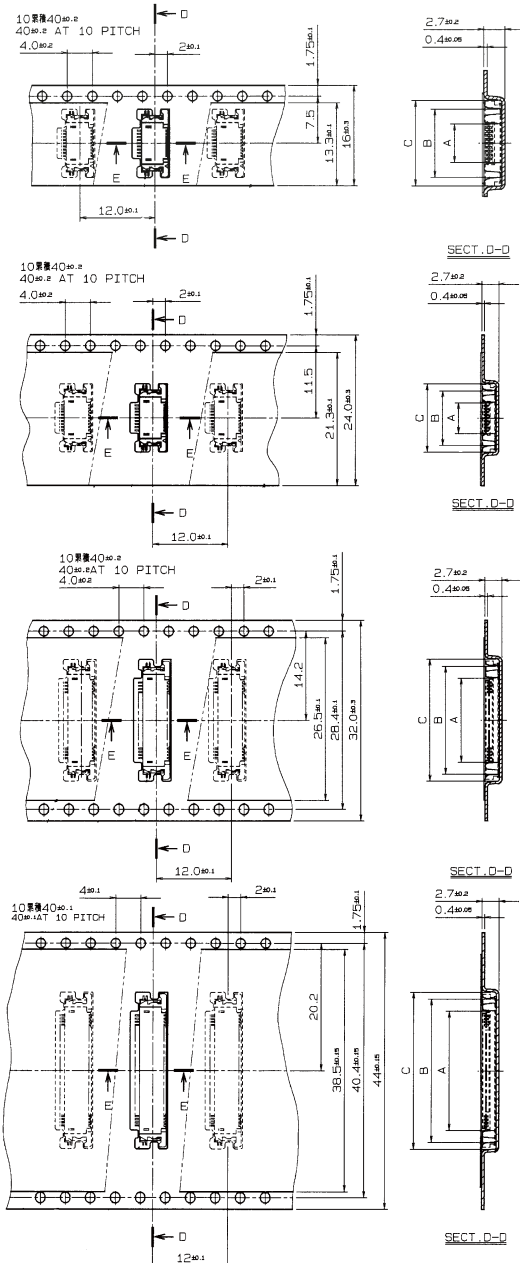


極数 NO.OF POS.	A	B	C
5	3.4	7.2	9.4
6	3.9	7.7	9.9

極数 NO.OF POS.	A	B	C
7	4.4	8.2	10.4
8	4.9	8.7	10.9
9	5.4	9.2	11.4
10	5.9	9.7	11.9
11	6.4	10.2	12.4
12	6.9	10.7	12.9
13	7.4	11.2	13.4
14	7.9	11.7	13.9
15	8.4	12.2	14.4
16	8.9	12.7	14.9
17	9.4	13.2	15.4
18	9.9	13.7	15.9
19	10.4	14.2	16.4
20	10.9	14.7	16.9
21	11.4	15.2	17.4
22	11.9	15.7	17.9
23	12.4	16.2	18.4
24	12.9	16.7	18.9

極数 NO.OF POS.	A	B	C
25	13.4	17.2	19.4
26	13.9	17.7	19.9
27	14.4	18.2	20.4
28	14.9	18.7	20.9
29	15.4	19.2	21.4
30	15.9	19.7	21.9

極数 NO.OF POS.	A	B	C
32	16.9	20.7	22.9
33	17.4	21.2	23.4
34	17.9	21.7	23.9
35	18.4	22.2	24.4
36	18.9	22.7	24.9
38	19.9	23.7	25.9
40	20.9	24.7	26.9

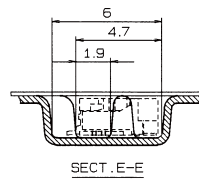

注文コード ORDERING CODE
08 6212 0XX 340 800A+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product
スズ銅めっき Sn-Cu Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

注文コード ORDERING CODE
08 6262 0XX 340 846+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product
金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 2000個/リール
PACKING QUANTITY : 2000/Reel

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera:

[086212008340800+](#) [086212006340800+](#) [086212012340800+](#) [086212033340800](#) [086212024010800+](#)
[086212010340800+](#) [086212030340800+](#) [086212020340800+](#) [086212033340800A+](#) [086212018340800+](#)
[086212016340800+](#) [086212040340800+](#) [086212027010800A+](#) [086212040340800A+](#) [086212026340800+](#)
[086212026340800A+](#) [086212013010800A+](#) [086212028340800A+](#) [086212034340800A+](#) [086212036340800A+](#)
[086212012010800A+](#) [086212013340800A+](#) [086212030010800A+](#) [086212032340800A+](#) [086212005340800A+](#)
[086212006340800A+](#) [086212014340800A+](#) [086212018340800A+](#) [086212009010800A+](#) [086212017010800A+](#)
[086212015340800+](#) [086212017340800A+](#) [086212034340800+](#) [086212029010800A+](#) [086212025340800A+](#)
[086212028340800+](#) [086212019010800A+](#) [086212025010800A+](#) [086212038340800A+](#) [086212007340800A+](#)
[086212023340800A+](#) [086212024010800A+](#) [086212024340800A+](#) [086212030340800A+](#) [086212010010800A+](#)
[086212022010800A+](#) [086212007010800A+](#) [086212010340800A+](#) [086212015010800A+](#) [086212018010800A+](#)
[086212036340800+](#) [086212016340800A+](#) [086212021340800A+](#) [086212022340800A+](#) [086212025340800+](#)
[086212026010800A+](#) [086212028010800A+](#) [086212006010800A+](#) [086212011340800A+](#) [086212014010800A+](#)
[086212023010800A+](#) [086212008010800A+](#) [086212016010800A+](#) [086212011010800A+](#) [086212027340800A+](#)
[086212008340800A+](#) [086212009340800A+](#) [086212015340800A+](#) [086212023340800+](#) [086212029340800A+](#)
[086212012340800A+](#) [086212019340800A+](#) [086212020010800+](#) [086212020010800A+](#) [086212020340800A+](#)
[086212021010800A+](#) [086212004940800+](#)