
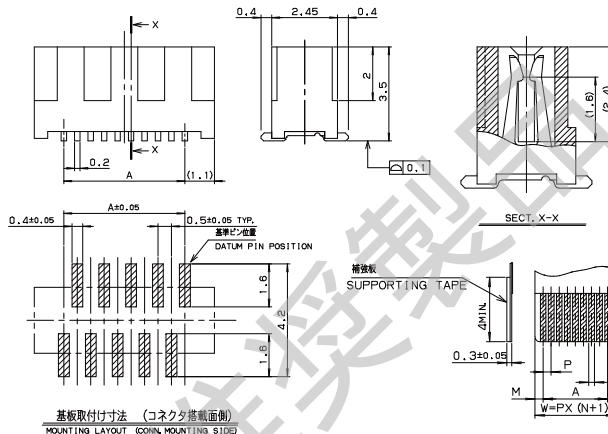


0.5mm Pitch

SERIES

6266

0.5mmピッチ NON-ZIF ストレート SMT 両面接点
0.5mmPitch LIF Vertical SMT Dual-sided contact

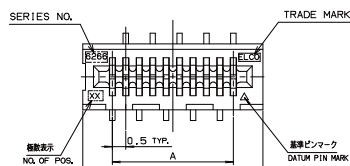

極数 NO. OF POS.	A	B
4	1.5	3.7
5	2.0	4.2
6	2.5	4.7
7	3.0	5.2
8	3.5	5.7
9	4.0	6.2
10	4.5	6.7
11	5.0	7.2
12	5.5	7.7
13	6.0	8.2
14	6.5	8.7
15	7.0	9.2
16	7.5	9.7
17	8.0	10.2
18	8.5	10.7
19	9.0	11.2
20	9.5	11.7

注文コード ORDERING CODE
04 6266 XXX 001 XXX+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
851+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS



- 0 : 吸着テープ無 Without vacuum tape
- 5 : 吸着テープ有 With vacuum tape
- 7 : 吸着テープ無・ハロゲンフリー Without vacuum tape, Halogen-free type

	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
A	A±0.03	A±0.05	A±0.03	A±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
Wp	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}

適用FPC、FFC寸法
APPLICABLE FPC, FFC

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

●片側リードタイプ (ONE SIDE LEAD TYPE)

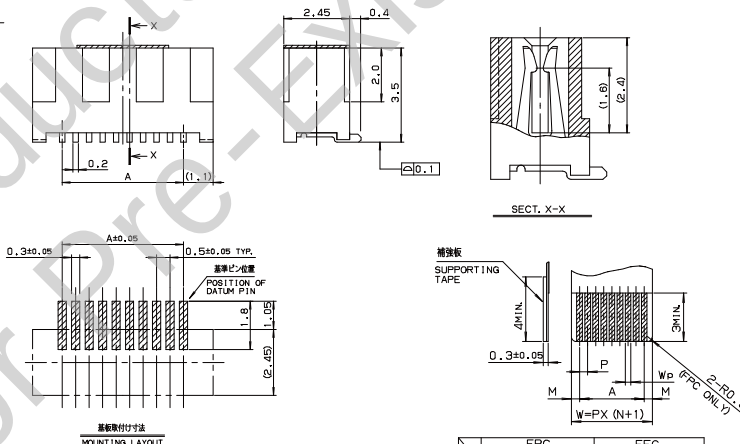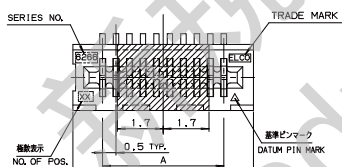

極数 NO. OF POS.	A	B
4	1.5	3.7
5	2.0	4.2
6	2.5	4.7
7	3.0	5.2
8	3.5	5.7
9	4.0	6.2
10	4.5	6.7
11	5.0	7.2
12	5.5	7.7
13	6.0	8.2
14	6.5	8.7
15	7.0	9.2
16	7.5	9.7
17	8.0	10.2
18	8.5	10.7
19	9.0	11.2
20	9.5	11.7

注文コード ORDERING CODE
04 6266 XXX 011 XXX+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
851+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

- 0 : 吸着テープ無 Without vacuum tape
- 5 : 吸着テープ有 With vacuum tape


生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

0.5mm Pitch

SERIES

6266

エンボス梱包品
Tape and Reel Package

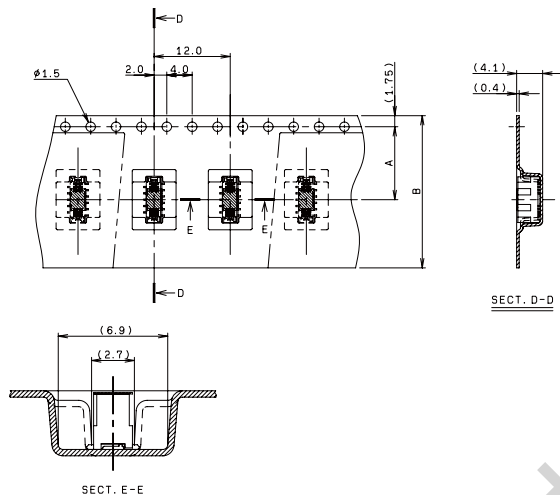

極数 NO. OF POS.	A	B
4	11.5	24
5	11.5	24
6	11.5	24
7	11.5	24
8	11.5	24
9	11.5	24
10	11.5	24
11	11.5	24
12	11.5	24
13	11.5	24
14	11.5	24
15	11.5	24
16	11.5	24
17	11.5	24
18	11.5	24
19	11.5	24
20	11.5	24

注文コード ORDERING CODE

04 6266 XXX 001 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
851+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

0 : 吸着テープ無 Without vacuum tape

5 : 吸着テープ有 With vacuum tape

7 : 吸着テープ無・ハロゲンフリー Without vacuum tape, Halogen-free type


生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール

PACKING QUANTITY : 1000/Reel

●片側リードタイプ (ONE SIDE LEAD TYPE)

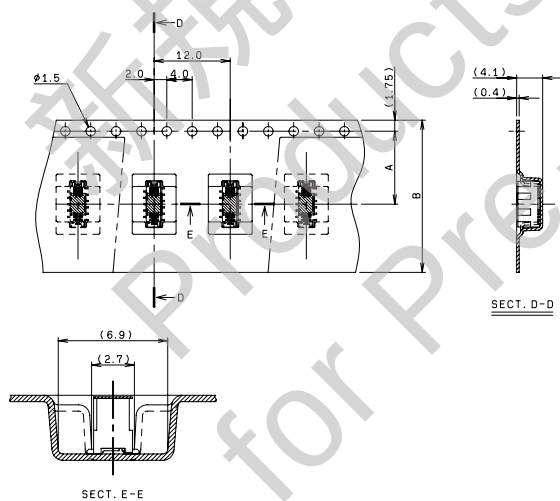

極数 NO. OF POS.	A	B
4	11.5	24
5	11.5	24
6	11.5	24
7	11.5	24
8	11.5	24
9	11.5	24
10	11.5	24
11	11.5	24
12	11.5	24
13	11.5	24
14	11.5	24
15	11.5	24
16	11.5	24
17	11.5	24
18	11.5	24
19	11.5	24
20	11.5	24

注文コード ORDERING CODE

04 6266 XXX 011 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
851+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

0 : 吸着テープ無 Without vacuum tape

5 : 吸着テープ有 With vacuum tape

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール

PACKING QUANTITY : 1000/Reel

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera:

046266007001800+	046266505011851+	046266505001851+	046266010011851+	046266507001851+
046266506001851+	046266510001851+	046266013011800+	046266005011851+	046266006001800+
046266011011851+	046266511011800+	046266011001851+	046266008001851+	046266510011800+
046266510011851+	046266513011851+	046266513011800+	046266013011851+	046266018001800+
046266511011851+	046266518001851+	046266011011800+	046266010011800+	046266006001851+
046266006011800+	046266013001851+	046266005001851+	046266516001800+	046266005001800+
046266508001851+	046266010001800+	046266710001851+	046266505011800+	046266506011800+
046266010001851+	046266506011851+	046266716001851+	046266706001851+	046266513001851+
046266504001851+	046266007001851+	046266518011851+	046266006011851+	046266013001800+
046266516001851+				