


SERIES

SERIES 6299



0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock

Applicable FPC thickness=0.2mm

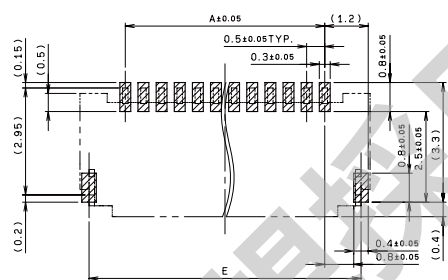

RECOMMENDED PATTERN LAYOUT

	FPC	
	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1
P	0.5±0.02	0.5±0.05
A	A±0.03	A±0.05
W	W±0.07	W±0.07
WD	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05

 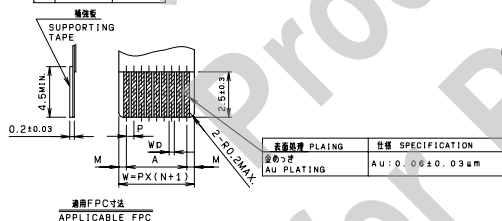

行号 NO. OF POS.	A	B	C	D	E
5	2.0	4.5	3.06	3.95	4.4
6	2.5	5.0	3.56	4.35	4.8
7	3.0	5.5	4.06	4.85	5.3
8	3.5	6.0	4.56	5.35	5.8
9	4.0	6.5	5.06	5.85	6.3
10	4.5	7.0	5.56	6.35	6.8
11	5.0	7.5	6.06	6.85	7.3
12	5.5	8.0	6.56	7.35	7.8
13	6.0	8.5	7.06	7.85	8.3
14	6.5	9.0	7.56	8.35	8.8
15	7.0	9.5	8.06	8.85	9.3
16	7.5	10.0	8.56	9.35	9.8
17	8.0	10.5	9.06	9.85	10.3
18	8.5	11.0	9.56	10.35	10.8
19	9.0	11.5	10.06	10.85	11.3
20	9.5	12.0	10.56	11.35	11.8
21	10.0	12.5	11.06	11.85	12.3
22	10.5	13.0	11.56	12.35	12.8
23	11.0	13.5	12.06	12.85	13.3
24	11.5	14.0	12.56	13.35	13.8
25	12.0	14.5	13.06	13.85	14.3
26	12.5	15.0	13.56	14.35	14.8
27	13.0	15.5	14.06	14.85	15.3
28	13.5	16.0	14.56	15.35	15.8
29	14.0	16.5	15.06	15.85	16.3
30	14.5	17.0	15.56	16.35	16.8
31	15.0	17.5	16.06	16.85	17.3
32	15.5	18.0	16.56	17.35	17.8
33	16.0	18.5	17.06	17.85	18.3
34	16.5	19.0	17.56	18.35	18.8
35	17.0	19.5	18.06	18.85	19.3
36	17.5	20.0	18.56	19.35	19.8
37	18.0	20.5	19.06	19.85	20.3
38	18.5	21.0	19.56	20.35	20.8
39	19.0	21.5	20.06	20.85	21.3
40	19.5	22.0	20.56	21.35	21.8
41	20.0	22.5	21.06	21.85	22.3
42	20.5	23.0	21.56	22.35	22.8
43	21.0	23.5	22.06	22.85	23.3
44	21.5	24.0	22.56	23.35	23.8
45	22.0	24.5	23.06	23.85	24.3
46	22.5	25.0	23.56	24.35	24.8
47	23.0	25.5	24.06	24.85	25.3
48	23.5	26.0	24.56	25.35	25.8
49	24.0	26.5	25.06	25.85	26.3
50	24.5	27.0	25.56	26.35	26.8

座 数 NO. OF POS.	H	I	J
5	7.5	—	16.0
6	7.5	—	16.0
7	7.5	—	16.0
8	7.5	—	16.0
9	7.5	—	16.0
10	7.5	—	16.0
11	7.5	—	16.0
12	7.5	—	16.0
13	11.5	—	16.0
14	11.5	—	16.0
15	11.5	—	16.0
16	11.5	—	24.0
17	11.5	—	24.0
18	11.5	—	24.0
19	11.5	—	24.0
20	11.5	—	24.0
21	11.5	—	24.0
22	11.5	—	24.0
23	11.5	—	24.0
24	11.5	—	24.0
25	11.5	—	24.0
26	11.5	—	24.0
27	11.5	—	24.0
28	14.2	—	24.0
29	14.2	—	24.0
30	14.2	28.4	32.0
32	14.2	28.4	32.0
33	14.2	28.4	32.0
34	14.2	28.4	32.0
35	14.2	28.4	32.0
36	14.2	28.4	32.0
37	14.2	28.4	32.0
38	20.2	28.4	32.0
39	20.2	40.4	44.0
40	20.2	40.4	44.0
41	20.2	40.4	44.0
42	20.2	40.4	44.0
43	20.2	40.4	44.0
44	20.2	40.4	44.0
45	20.2	40.4	44.0
46	20.2	40.4	44.0
47	20.2	40.4	44.0
48	20.2	40.4	44.0
49	20.2	40.4	44.0
50	20.2	40.4	44.0

04 6299 6XX 010 846+

RoHS Compliant Product

金めっき Au Plated

■ 極数

NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 5000個/リール

PACKING QUANTITY : 5000/Reel

0.5mm Pitch
SERIES






6299

0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック

0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock


●適用FPC厚 0.3mm

Applicable FPC thickness=0.3mm

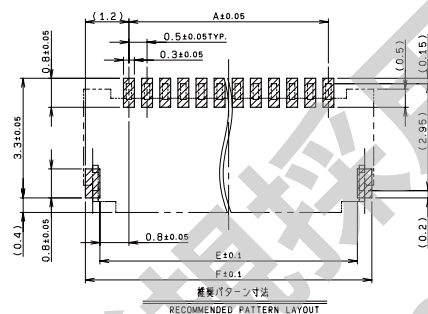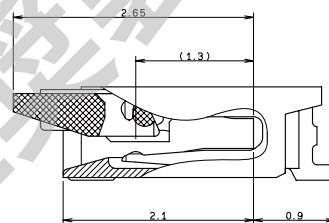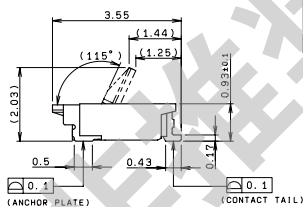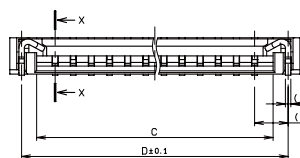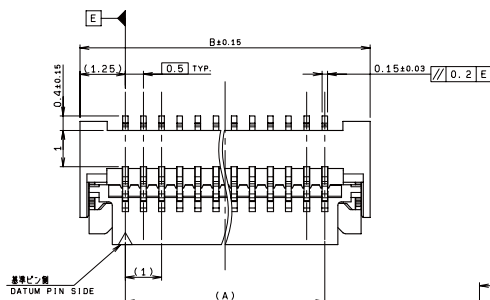


	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1
P	0.5±0.02	0.5±0.05
A	0.5±0.03	0.5±0.05
W	0.35±0.04	0.35±0.05
WD	0.35±0.03	0.35±0.05

適用 FPC/FPC 寸法は
1 か 2 を選択のこと。
Select an applicable
FPC/FPC from 1 or 2.

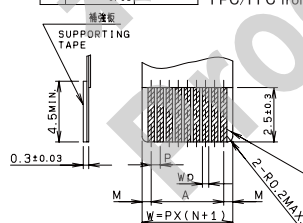


適用 FPC 寸法
APPLICABLE FPC

表面処理 PLATING	仕様 SPECIFICAT
金めっき Au PLATING	Au: 0.06±0.03μm

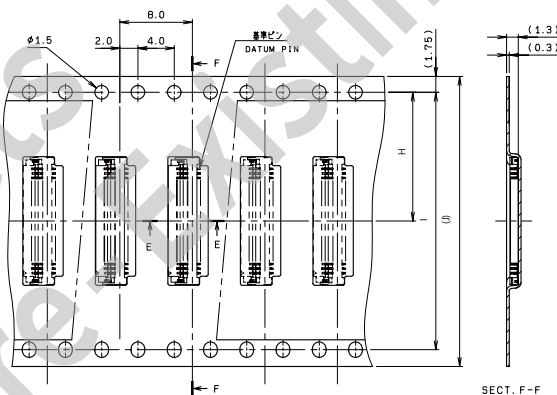

SECT. F-F

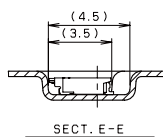

番号 NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F
5	2.0	4.5	3.06	3.85	3.6	4.4
6	2.5	5.0	3.56	4.35	4.1	4.9
7	3.0	5.5	4.06	4.85	4.6	5.4
8	3.5	6.0	4.56	5.35	5.1	5.9
9	4.0	6.5	5.06	5.85	5.6	6.4
10	4.5	7.0	5.56	6.35	6.1	6.9
11	5.0	7.5	6.06	6.85	6.6	7.4
12	5.5	8.0	6.56	7.35	7.1	7.9
13	6.0	8.5	7.06	7.85	7.6	8.4
14	6.5	9.0	7.56	8.35	8.1	8.9
15	7.0	9.5	8.06	8.85	8.6	9.4
16	7.5	10.0	8.56	9.35	9.1	9.9
17	8.0	10.5	9.06	9.85	9.6	10.4
18	8.5	11.0	9.56	10.35	10.1	10.9
19	9.0	11.5	10.06	10.85	10.6	11.4
20	9.5	12.0	10.56	11.35	11.1	11.9
21	10.0	12.5	11.06	11.85	11.6	12.4
22	10.5	13.0	11.56	12.35	12.1	12.9
23	11.0	13.5	12.06	12.85	12.6	13.4
24	11.5	14.0	12.56	13.35	13.1	13.9
25	12.0	14.5	13.06	13.85	13.6	14.4
26	12.5	15.0	13.56	14.35	14.1	14.9
27	13.0	15.5	14.06	14.85	14.6	15.4
28	13.5	16.0	14.56	15.35	15.1	15.9
29	14.0	16.5	15.06	15.85	15.6	16.4
30	14.5	17.0	15.56	16.35	16.1	16.9
31	15.0	17.5	16.06	16.85	16.6	17.4
32	15.5	18.0	16.56	17.35	17.1	17.9
33	16.0	18.5	17.06	17.85	17.6	18.4
34	16.5	19.0	17.56	18.35	18.1	18.9
35	17.0	19.5	18.06	18.85	18.6	19.4
36	17.5	20.0	18.56	19.35	19.1	19.9
37	18.0	20.5	19.06	19.85	19.6	20.4
38	18.5	21.0	19.56	20.35	20.1	20.9
39	19.0	21.5	20.06	20.85	20.6	21.4
40	19.5	22.0	20.56	21.35	21.1	21.9
41	20.0	22.5	21.06	21.85	21.6	22.4
42	20.5	23.0	21.56	22.35	22.1	22.9
43	21.0	23.5	22.06	22.85	22.6	23.4
44	21.5	24.0	22.56	23.35	23.1	23.9
45	22.0	24.5	23.06	23.85	23.6	24.4
46	22.5	25.0	23.56	24.35	24.1	24.9
47	23.0	25.5	24.06	24.85	24.6	25.4
48	23.5	26.0	24.56	25.35	25.1	25.9
49	24.0	26.5	25.06	25.85	25.6	26.4
50	24.5	27.0	25.56	26.35	26.1	26.9

番号 NO. OF POS.	H	I	J
5	7.5	—	16.0
6	7.5	—	16.0
7	7.5	—	16.0
8	7.5	—	16.0
9	7.5	—	16.0
10	7.5	—	16.0
11	7.5	—	16.0
12	7.5	—	16.0
13	11.5	—	16.0
14	11.5	—	16.0
15	11.5	—	16.0
16	11.5	—	24.0
17	11.5	—	24.0
18	11.5	—	24.0
19	11.5	—	24.0
20	11.5	—	24.0
21	11.5	—	24.0
22	11.5	—	24.0
23	11.5	—	24.0
24	11.5	—	24.0
25	11.5	—	24.0
26	11.5	—	24.0
27	11.5	—	24.0
28	11.5	—	24.0
29	14.2	—	24.0
30	14.2	—	24.0
31	14.2	28.4	32.0
32	14.2	28.4	32.0
33	14.2	28.4	32.0
34	14.2	28.4	32.0
35	14.2	28.4	32.0
36	14.2	28.4	32.0
37	14.2	28.4	32.0
38	14.2	28.4	32.0
39	20.2	40.4	44.0
40	20.2	40.4	44.0
41	20.2	40.4	44.0
42	20.2	40.4	44.0
43	20.2	40.4	44.0
44	20.2	40.4	44.0
45	20.2	40.4	44.0
46	20.2	40.4	44.0
47	20.2	40.4	44.0
48	20.2	40.4	44.0
49	20.2	40.4	44.0
50	20.2	40.4	44.0

注文コード ORDERING CODE

04 6299 6XX 020 846+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

金めっき Au Plated

極数

NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認ください。

Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包数量 5000個 / リール

PACKING QUANTITY : 5000 / Reel

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera:

<u>046299615020846+</u>	<u>046299608020846+</u>	<u>046299008020846+</u>	<u>046299009020846+</u>	<u>046299010020846+</u>
<u>046299014020846+</u>	<u>046299015020846+</u>	<u>046299016020846+</u>	<u>046299612020846+</u>	<u>046299614020846+</u>
<u>046299640020846+</u>	<u>046299940010846+</u>	<u>046299020020846+</u>	<u>046299024020846+</u>	<u>046299030020846+</u>
<u>046299040020846+</u>	<u>046299050020846+</u>	<u>046299604010846+</u>		