


MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES

8073

ケーブルコネクタ シールド付/シールド無 Cable Connector Shield Type with GND Contact/Non-Shield Type

■ケーブルコネクタ シールド付 Cable Connector Shield Type with GND Contact

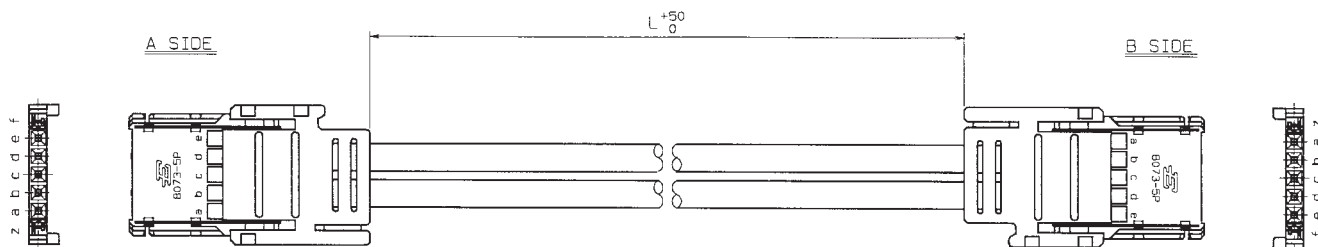


注文コード Ordering Code

97 8073 002 XXX 001

VARIATION

050 : 500mm
100 : 1000mm
150 : 1500mm
200 : 2000mm
250 : 2500mm

■ケーブルコネクタ シールド無 Non-Shield Type

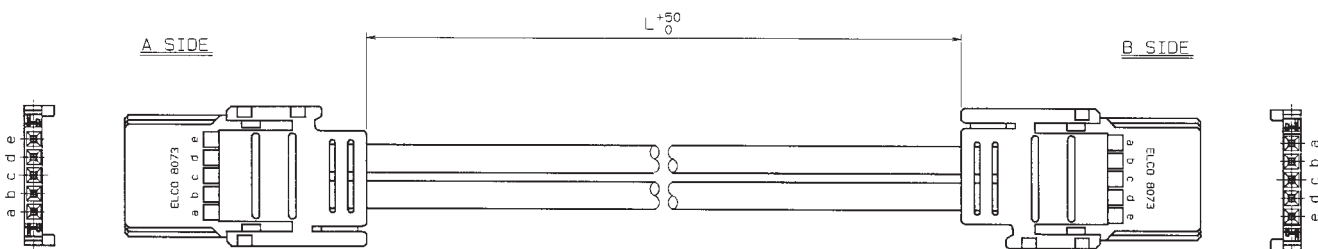

注文コード Ordering Code


97 8073 101 XXX 002

VARIATION

050 : 500mm
100 : 1000mm
150 : 1500mm
200 : 2000mm
250 : 2500mm

使用電圧 VOLTAGE RATING	30 V MAX.
使用温度 OPERATING TEMPERATURE	-20~80°C
耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE	AC 500 V / min.
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1000 MΩ・km MIN.
静電容量 (線-シールド間) CAPACITANCE (BETWEEN WIRE AND SHIELD)	85 pF/m (1KHz)
特性インピーダンス (線-シールド間) CHARACTERISTIC IMPEDANCE (BETWEEN WIRE AND SHIELD)	50±5 Ω (TDR)
電波遅延時間 (線-シールド間) PROPAGATION DELAY TIME (BETWEEN WIRE AND SHIELD)	4.0±0.15 ns/m (TDR)

ケーブル構造
CABLE STRUCTURE

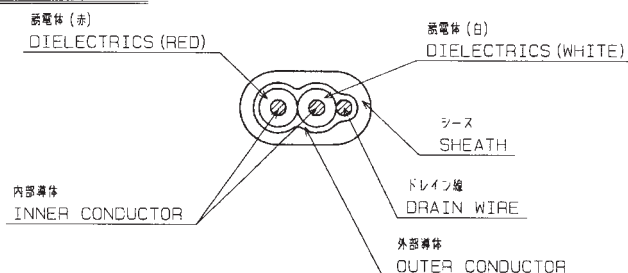


MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES

8073

プラグ シュラウド/ラッチ Plug Shroud/Latch

35極 35 Position

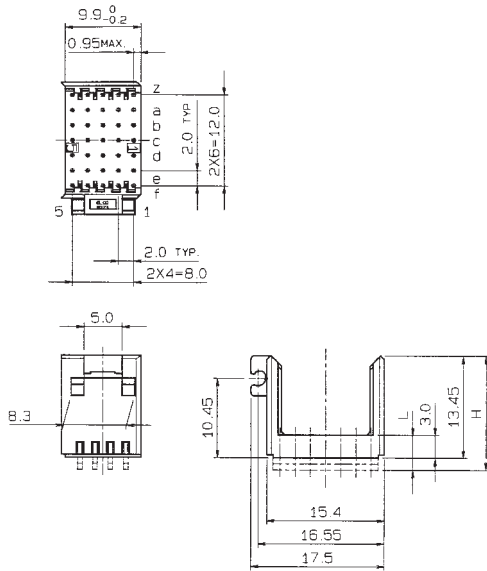


注文コード Ordering Code
61 8073 035 XXX 007

バリエーションコード VARIATION CODE	L	H	適合基板厚 PCB THICKNESS
300	3.0	13.45	t=4.8mm
310 ※	3.8	14.25	t=4.0mm
320 ※	4.6	15.05	t=3.2mm

※は計画中 (※ : In planning)

42極 42 Position

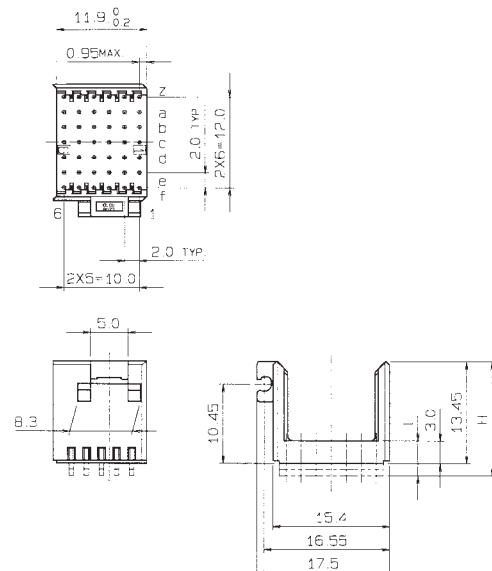


注文コード Ordering Code
61 8073 042 XXX 007

バリエーションコード VARIATION CODE	L	H	適合基板厚 PCB THICKNESS
300	3.0	13.45	t=4.8mm
310 ※	3.8	14.25	t=4.0mm
320 ※	4.6	15.05	t=3.2mm

※は計画中 (※ : In planning)

TYPE 1 TYPE 2 Latch

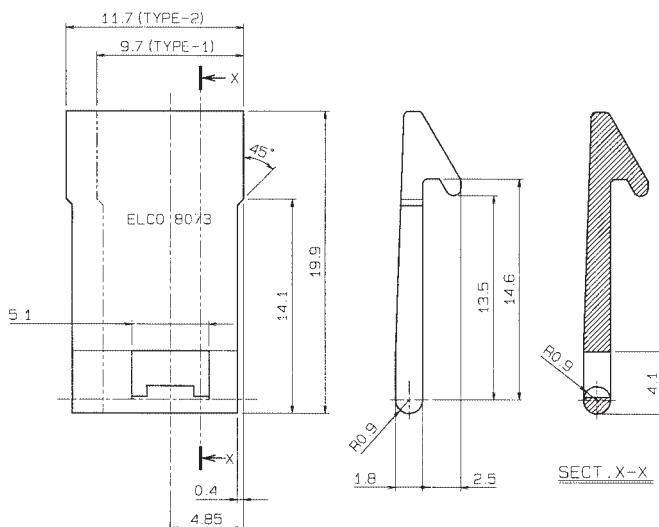

注文コード Ordering Code
81 8073 000 XXX 007

バリエーションコード VARIATION CODE	タイプ TYPE	適合シュラウド P/N APPLICABLE SHROUD P/N
101	TYPE-1	61 8073 035 XXX 007
102	TYPE-2	61 8073 042 XXX 007

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera:](#)

[618073035300007](#) [618073035302007](#) [618073035320007](#) [618073042300007](#) [618073042320007](#)
[818073000101007](#) [818073000102007](#) [818073000103007](#) [818073000104007](#)