

Einsatz-
Insert

- Steckergehäuse
Plughousing

—Spannzange
(siehe Tabelle)
Cable collet
(look table)

↳ Spannmutter
(siehe Tabelle)
Backnut
(look table)

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition


KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm²
Anschluß/Termination: 0.15 mm²
Löt/Solder: AWG 26

Anschluß/Termination: 0.15 mm
Löt/Solder AWG 26


Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts 7 A
7-polig / 7-pos.: 4.55 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Einzelkontakte/single contacts	7 A
7-polig / 7-pos.:	4.55 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	

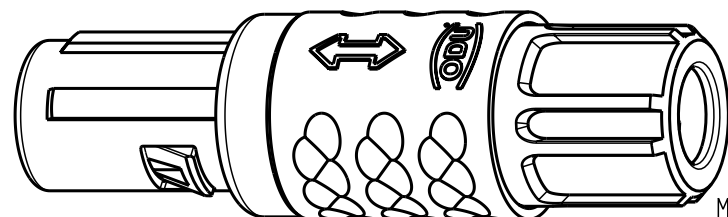

a	S11MC7-P07MFD0-..20	rot / red
	S11MC7-P07MFD0-..30	weiß / white
	S11MC7-P07MFD0-..40	gelb / yellow
	S11MC7-P07MFD0-..50	grün / green
3.9	S11MC7-P07MFD0-..60	blau / blue
5.2	S11MC7-P07MFD0-..70	grau / grey
6.5	S11MC7-P07MFD0-..80	schwarz / black
	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00020672			
						CAD-Nr.:	00025356		Bl.:	
			2004			Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.		Maßstab: 5:1
			Bearb.			29.01.	C.Fischer			
			Gepr.							
				Norm.						
				 otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause		
						S11MC7-P07MFD0-....				
1	And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:		Nr.			
			13.03.08	Gaube						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[S11MC7-P07MFD0-6540](#)