
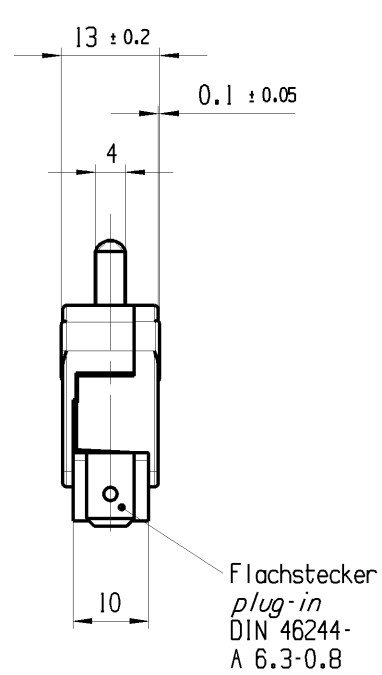


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

 
Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

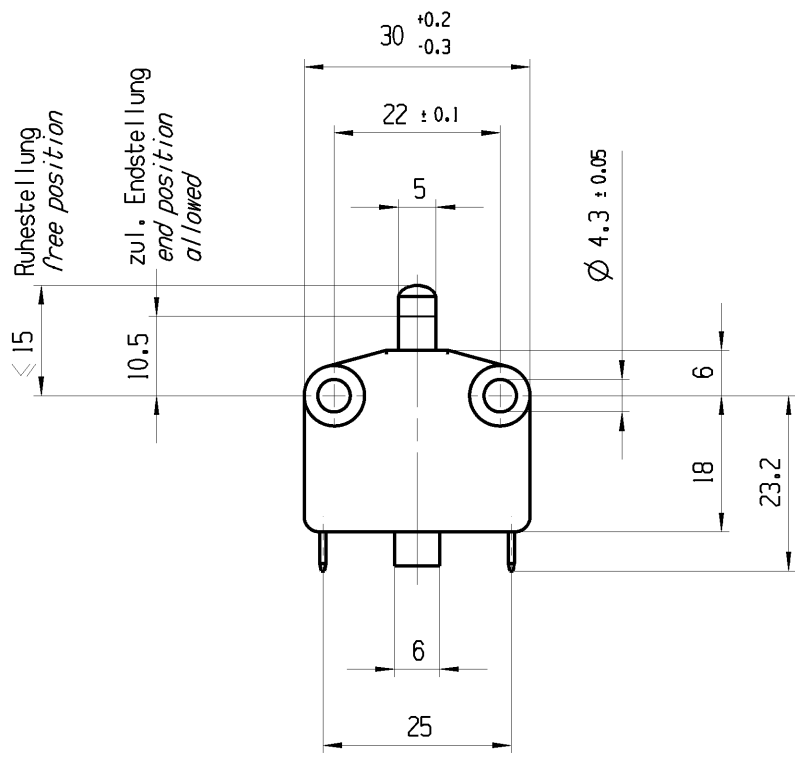


Aufschrift
marking

MARQUARDT

1115.
16141 / 400 ~ T85



12A 125V AC
6A 250V AC
1/6HP 125-250V AC
R68

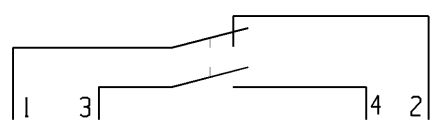

Oeffner 1- polig
SPNC

End- Betaetigungskraft 8 N ± 1 N
final actuating force

Fuer Gerate der Klasse II geeignet
suitable for appliances of class II

Herstellort/- jahr/- woche
code of manufacture: place/year/week

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index		
				PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120 ±		Laenge LENGTH		Radien RADII		K	11152120	e	
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original Din A4		Massstab SCALE 1 : 1					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2												GERAETESCHALTER					
												appliance switch					
e	84820	25.06.13	HHE					CAD: NX V6.0						 MARQUARDT			
d	45082	18.11.05	BRC					gez./DRAWN BY 25.10.05 BRC									
c	29190	02.03.00	mC					gepr./CHECKED BY									
b	26254	26.06.98	MUT					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.29.11.95									
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY							